


Mehrfachverteiler NPQM-LFK-G14-Q8-P10

Teilenummer: 558841

FESTO

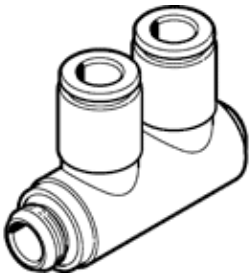

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	6,5 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Bauform	L-Form, 2-fach, F-Abgang
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1,6 MPa -0,95 ... 16 bar -13,775 ... 232 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	7,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	69,5 g
Befestigungsart	Innensechskant SW5
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Hohlschraube	Messing, vernickelt
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR