


Axialbausatz EAMM-A-A19-40A

Teilenummer: 558894

FESTO

passend für Auslegerachse EGSA.

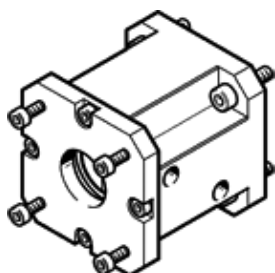

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|------------------------|
| Baugröße | 19 |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 10.000 1/min |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C |
| Massenträgheitsmoment | 1,06 kgmm ² |
| Übertragbares Drehmoment | 2,3 Nm |
| Produktgewicht | 240 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |