


Axialbausatz EAMM-A-A22-55A

Teilenummer: 558896

FESTO

passend für Auslegerachse EGSA.

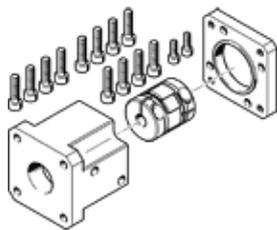

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	22
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Massenträgheitsmoment	6,06 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	5,1 Nm
Produktgewicht	430 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform