


# Axialbausatz EAMM-A-K38-87A

Teilenummer: 560682

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

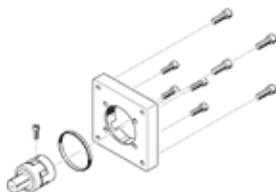

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	4,4 Nm
Produktgewicht	380 g
Schnittstellencode Aktuator	K38
Schnittstellencode Motor In	87A
Werkstoffhinweis	RoHS konform