 



# Reglerplatte VABF-S4-2-R5C2-C-10E

Teilenummer: 560771

FESTO

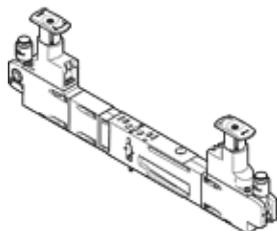

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	18 mm
Basierend auf Norm	ISO 15407-2
Einbaulage	beliebig
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung
Zuwahl Manometer	möglich
Betriebsdruck Mpa	1 MPa
Betriebsdruck	10 bar
Druckregelbereich MPa	0,05 ... 0,85 MPa
Druckregelbereich	0,5 ... 8,5 bar
Druckregelbereich psi	7,25 ... 123,25 psi
Eingangsdruck 1	0,5 ... 10 bar
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	654 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Anschluss Manometer	mit Halteklammer
Werkstoff Bedienteil	PA
Werkstoff Reglergehäuse	Aluminium-Druckguss