


Verkettungsplatte VABV-S2-2S-N12-T1

Teilenummer: 560844

FESTO

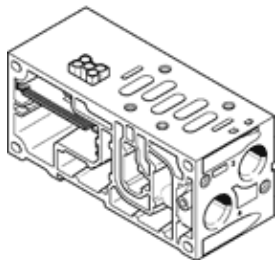

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	59 mm
Inseltyp	44
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	610 g
Pneumatischer Anschluss 2	1/2 NPT
Pneumatischer Anschluss 4	1/2 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Platte	Aluminium-Druckguss