


Endplatte VMPAL-EPR-SP

Teilenummer: 560947

FESTO

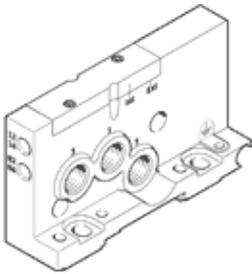

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	28,8 mm
Länge	107,3 mm
Integrierte Funktion	Codierdeckel zum Festlegen der Steuerluftversorgung (intern oder extern)
Strömungsrichtung	reversibel
Ventilinselaufbau	Ventilgrößen mischbar
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Steuerdruck MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Steuerdruck	3 ... 8 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 IP67
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	180 g
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	M7
Anschluss Steuerabluft 82/84	M7
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Endplatte	Aluminium-Druckguss PA-verstärkt