


# Verteiler FR-4-3/8

Teilenummer: 561602

FESTO

zur Druckluftverteilung.

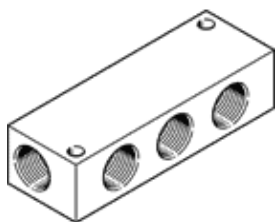

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	16 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Anzahl Abgänge	3
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert