


# Kupplung EAMC-30-32-8-14

Teilenummer: 562682

FESTO

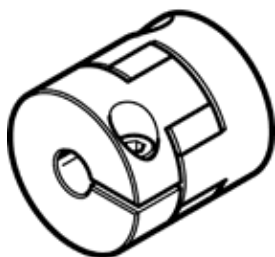

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	8 mm
Aufnahmedurchmesser 2	14 mm
Baugröße	30
Nennlänge	32 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	5,87 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	12,5 Nm
Produktgewicht	48 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform