


Anschlussleitung NEBV-S1W25-K-10-N-LE15

Teilenummer: 565282

FESTO

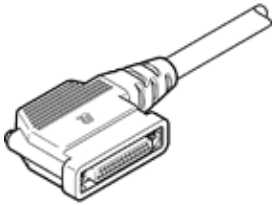

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Leitungseigenschaft	Für statische Anwendungen
Betriebsspannungsbereich DC	≤ 24 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	2,95 A
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-40 ... 80 °C
Produktgewicht	1.580 g
Elektrischer Anschluss	25-polig Dose Sub-D
Kabelaufbau	18 x 0,34 mm ²
Kabeldurchmesser	9,5 mm
Kabellänge	10 m
Befestigungsart	4-40UNC
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	TPE
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC
Werkstoffinformation Steckkontakte	Bronze vergoldet