


# Anschlussleitung NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39

Teilenummer: 565289

FESTO

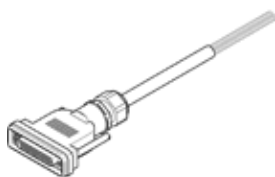

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	4-40UNC
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	389 g
Elektrischer Anschluss	44-polig Dose Sub-D
Betriebsspannungsbereich DC	$\leq 30$ V
Strombelastbarkeit bei 40°C	0,86 A
Kabellänge	2,5 m
Leitungseigenschaft	Für statische Anwendungen
Min. Kabel-Biegeradius	95 mm
Kabeldurchmesser	9,6 mm
Toleranz Kabeldurchmesser	$\pm 0,5$ mm
Kabelaufbau	40x0,14
Schutzart	IP65 IP67 in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Steckkontakte	Bronze vergoldet