


# L-Steckverschraubung CRQSL-3/8-1/2-U

Teilenummer: 565332

Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2024. Alternativprodukt siehe Support Portal.

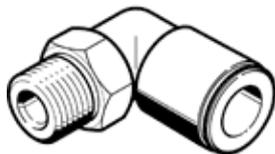

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	0,413 "
Einbaulage	beliebig
Bauform	L-Form
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Max. Anziehdrehmoment	13,276 ft-lbf
Produktgewicht	2,37 oz
Verwendbare Leitungen	PFAN
Befestigungsart	Außensechskant 13/16
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde 3/8 NPTF
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 1/2"
Umgebungstemperatur Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlauchdichtung	FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei