


# T-Steckverschraubung CRQST-1/4-5/16-U

Teilenummer: 565337

Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2024. Alternativprodukt siehe Support Portal.

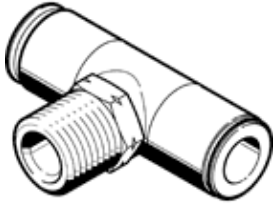

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	0,236 "
Einbaulage	beliebig
Bauform	T-Form
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Max. Anziehdrehmoment	11,801 ft-lbf
Produktgewicht	1,305 oz
Verwendbare Leitungen	PFAN
Befestigungsart	Außensechskant 35/64
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde 1/4 NPTF
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 5/16"
Umgebungstemperatur Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlauchdichtung	FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei