


Steckverbindung CRQS-5/32T-U

Teilenummer: 565340
Auslaufprodukt

FESTO

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2024. Alternativprodukt siehe Support Portal.

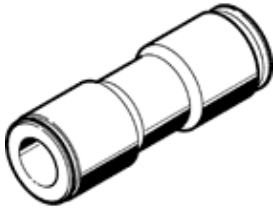

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 0,118 " |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | Gerade Form |
| Gebindegröße | 1 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 150 °C |
| Produktgewicht | 0,307 oz |
| Verwendbare Leitungen | PFAN |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Schlauch Außendurchmesser 5/32" |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 5/32" |
| Umgebungstemperatur Fahrenheit | -4 ... 302 °F |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Lösering | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Schlauchdichtung | FPM |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |