


# T-Steckverbindung CRQST-3/8T-U

Teilenummer: 565353  
Auslaufprodukt

FESTO

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2024. Alternativprodukt siehe Support Portal.

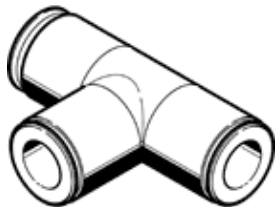

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	0,335 "
Einbaulage	beliebig
Bauform	T-Form
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	2,046 oz
Verwendbare Leitungen	PFAN
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 3/8"
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 3/8"
Umgebungstemperatur Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlauchdichtung	FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei