


T-Steckverbindung CRQST-1/2T-U

Teilenummer: 565354
Auslaufprodukt

FESTO

Auslaufptp. Lieferbar bis 2024. Alternativprodukt siehe Support Portal.

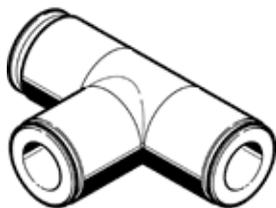

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	0,433 "
Einbaulage	beliebig
Bauform	T-Form
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	2,469 oz
Verwendbare Leitungen	PFAN
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 1/2"
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 1/2"
Umgebungstemperatur Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlauchdichtung	FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei