


Anschlussblock CPX-P-AB-4XM12-4POL

Teilenummer: 565706

FESTO

M12 Anschluss.

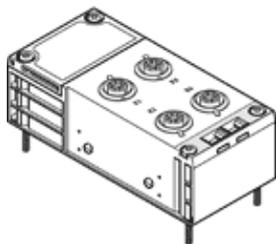

Datenblatt

Merkmal	Wert
Abmessungen B x L x H	(inkl. Verkettungsblock und Anschluss technik) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Befestigungsart	auf Verkettungsblock CPX-M-GE..
Produktgewicht	120 g
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % nicht kondensierend
Schutzart	IP65
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung (im eingebauten Zustand)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Elektrischer Anschluss	4-polig 4x Dose A-Codiert M12x1 Rundsteckverbinder