


Anschlussleiste VABM-B6-E-N12-10-M1

Teilenummer: 568184

FESTO

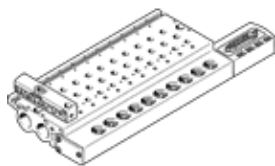

Datenblatt

Merkmale	Wert
Rastermaß	21 mm
Max. Anzahl der Ventilplätze	10
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anziehdrehmoment Hutschienenmontage	1,5 Nm
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	2 Nm
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	5 Nm
Produktgewicht	1.380 g
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	NPT1/8-27
Pneumatischer Anschluss 1	NPT1/2-14
Pneumatischer Anschluss 3	NPT1/2-14
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung