


Anschlussleiste VABM-B6-E-N14-6

Teilenummer: 568187

FESTO

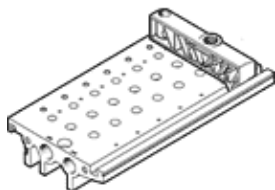

Datenblatt

Merkmale	Wert
Rastermaß	21 mm
Max. Anzahl der Ventilplätze	6
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anziehdrehmoment Hutschienenmontage	1,5 Nm
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	2 Nm
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	5 Nm
Produktgewicht	530 g
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	NPT1/8-27
Pneumatischer Anschluss 1	NPT1/4-18
Pneumatischer Anschluss 3	NPT1/4-18
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung