


Kunststoffschlauch PAN-MF-6X1-SW

Teilenummer: 570358

FESTO

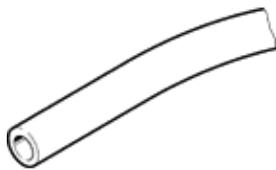

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Außen-Durchmesser | 6 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 35 mm |
| Innen-Durchmesser | 4 mm |
| Min. Biegeradius | 15 mm |
| Entspricht Norm | DIN 73378-PA12-PHL |
| Schlaucheigenschaften | energiekettentauglich |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,095 ... 2,7 MPa -0,95 ... 27 bar -13,775 ... 391,5 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Mineralöl |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -60 ... 100 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0,016 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm |
| Farbe | schwarz |
| Shore-Härte | D 65 +/-3 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | Polyamid 12 |