


# Kunststoffschlauch PAN-MF-8X1-SW

Teilenummer: 570359

FESTO

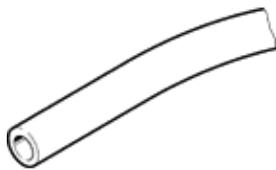

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	8 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	50 mm
Innen-Durchmesser	6 mm
Min. Biegeradius	35 mm
Entspricht Norm	DIN 73378-PA12-PHL
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,095 ... 1,9 MPa -0,95 ... 19 bar -13,775 ... 275,5 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:] Mineralöl
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-60 ... 100 °C
Produktgewicht nach Länge	0,022 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 65 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	Polyamid 12