


Kunststoffschlauch PAN-MF-12X1,5-SW

Teilenummer: 570361

FESTO

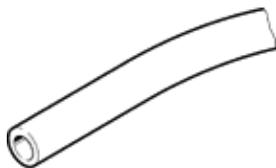

Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------------|---|
| Außen-Durchmesser | 12 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 70 mm |
| Innen-Durchmesser | 9 mm |
| Min. Biegeradius | 50 mm |
| Entspricht Norm | DIN 73378-PA12-PHL |
| Schlaucheigenschaften | energiekettentauglich |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,095 ... 1,9 MPa -0,95 ... 19 bar -13,775 ... 275,5 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Mineralöl |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -60 ... 100 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0,051 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm |
| Farbe | schwarz |
| Shore-Härte | D 65 +/-3 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | Polyamid 12 |