


Steckverbinder NECU-FCG40-K

Teilenummer: 570895

FESTO

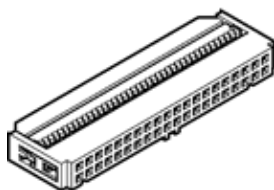

Datenblatt

Merkmal	Wert
Entspricht Norm	EN 60603-13
Anschlusshäufigkeit	50
Kabelabgang	Gerade
Produktgewicht	5 g
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild FC
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	40
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	Rastverriegelung
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Schneidklemme
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 30 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	1,5 A
Leiter-Nennquerschnitt	0,13 mm ²
Leiter-Nennquerschnitt (AWG)	AWG26
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Werkstoff Steckkontakte	Bronze vergoldet