


# Verbindungsleitung NEBS-L2G5-K-2.5-LE5

Teilenummer: 570920

FESTO

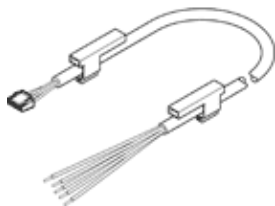

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Leitungseigenschaft	Standard
Prüfbedingungen Leitung	Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm Prüfbedingungen auf Anfrage
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 30 V
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Strombelastbarkeit bei 40°C	1 A
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Elektrischer Anschluss 1	Dose, rechteckige Bauform L2, 5-polig
Elektrischer Anschluss 2	offenes Ende, 5-adrig
Kabelaufbau	5 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	4,1 mm
Kabellänge	2,5 m
Leiter-Nennquerschnitt	0,14 mm <sup>2</sup>
Farbcode Aderisolierung	blau braun grau schwarz weiss
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PBT
Werkstoffinformation Isolierhülle	PP
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC