


Stecker NECU-S-ECG4-HX-Q3

Teilenummer: 570922

FESTO

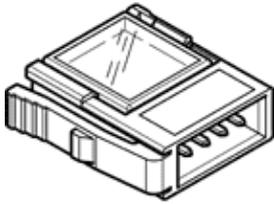

Datenblatt

Merkmal	Wert
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Anschlusshäufigkeit	1
Befestigungsart	einrastend
Elektrischer Anschluss	4-polig Stecker gerade / Schneidklemme viereckige Bauform
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 30 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	3 A
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Zulässiger Einzeldrahtdurchmesser	≥ 0,07 mm
Zulässiger Aderdurchmesser	0,8 ... 1 mm
Anschlussquerschnitt	0,14 mm ²
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PBT PC
Werkstoff Steckkontakte	vergoldet
Zulässige Aderisolation	PP PVC TPE-E