


# Kabeldose NEFU-X24F-M12G4

Teilenummer: 572226  
Auslaufprodukt

FESTO

[Auslauftyp](#). Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.

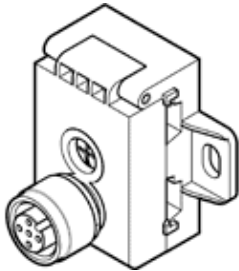

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	36 mm
Höhe	40 mm
Länge	40 mm
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Produktgewicht	30 g
Feldbus-Schnittstelle	Buchse, M12x1, 4polig, A-codiert
Betriebsspannung DC AS-Interface	26,5 ... 31,6 V
Nennbetriebsspannung DC AS-Interface	26,5 V
Betriebsspannung DC Lastspannung	20,4 ... 26,4 V
Nennbetriebsspannung DC Lastspannung	24 V
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-25 ... 75 °C
Lagertemperatur	-25 ... 85 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Deckel	PA