


Schlauchtülle N-1-P-19-NPT

Teilenummer: 572243

FESTO

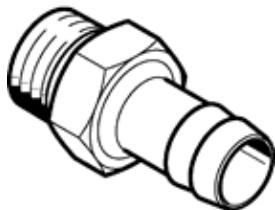

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	16,5 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Einbaulage	beliebig
Bauform	Gerade Form
Gebindegröße	1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	76,6 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde 1 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Innendurchmesser 19 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium, eloxiert