


# Anschlussleiste VABM-L1-10G-G18-6-GR

Teilenummer: 573425

FESTO

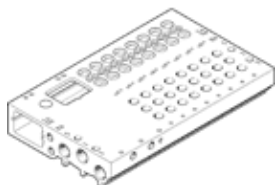

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	10,5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	6
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Produktgewicht	397 g
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	M5
Anschluss Steuerabluft 82/84	M5
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Pneumatischer Anschluss 5	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung