


Elektrik-Anschlussplatte VAVE-L1-1VR8-LP

Teilenummer: 573919

★ Kernprogramm

FESTO

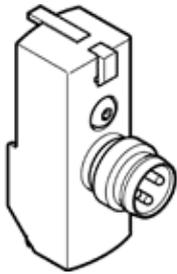

Datenblatt

Merkmal	Wert
Verpolungsschutz	bipolar
Zusätzliche Funktionen	Funkenlöschung
Signalzustandsanzeige	LED
Nennbetriebsspannung DC	24 V 12 V
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Einbaulage	beliebig
Max. Anziehdrehmoment	0,27 Nm
Produktgewicht	3,2 g
Elektrischer Anschluss	3-polig / 2-polig M8 / - Stecker / Dose
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Befestigungsart	auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	PA
Werkstoff Dichtungen	EPDM
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Schrauben	Vergütungsstahl