


Linienportal DHSL-6-DGC40S-DGSL20

Teilenummer: 574517

FESTO

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.

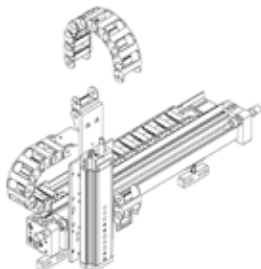

Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Linienportal 6
Nutzlast	0 ... 6 kg
Antrieb Z-Achse	DGSL-20
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Hub Z-Achse	0 ... 200 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,01 mm
Antrieb Y-Achse	DGC-40
Antriebsart Y-Achse	pneumatisch
Zwischenposition Y-Achse	1-fach
Hub Y-Achse	0 ... 8.500 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,02 mm