 



Bernoulli-Greifer OGGB-100-G18-2-Q

Teilenummer: 574566

FESTO

zum Transport von dünnen, äußerst empfindlichen und spröden
Werkstücken geeignet, für hohe Querkräfte.

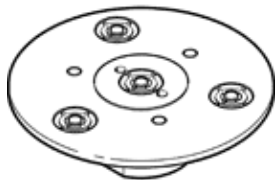

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Anschlusslage	oben/seitlich
Greifer-Durchmesser	100 mm
Betriebsdruck	0 ... 6 bar
Nennbetriebsdruck	1 bar
Luftverbrauch bei Nennbetriebsdruck	110 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumtemperatur	0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck	65 dB(A)
Schalleistungspegel bei Nennbetriebsdruck	78 dB(A)
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	6 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	12 N
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Alternativanschlüsse	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Distanzelement	NBR POM
Produktgewicht	210 g