 



DUO-Leitung NEDU-L2R1-M8G3-K-1L1-1L2-M8G4

Teilenummer: 574591

FESTO

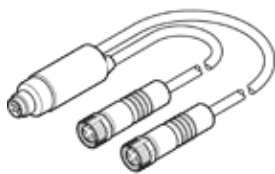

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 60 V
Stoßspannungsfestigkeit	1,5 kV
Strombelastbarkeit bei 40°C	2 A
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C
Elektrischer Anschluss 1	Stecker gerade, M8x1, 4-polig
Elektrischer Anschluss 2	Dose gerade, 2xM8, 3polig
Kabeldurchmesser	3,1 mm
Kabellänge	1 m
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Dose	PUR
Werkstoffinformation Gehäuse	PUR
Werkstoffinformation Steckkontakte	Messing vergoldet