 



Vertikal-Entlüftungsplatte VABF-L1-P7A13-M7

Teilenummer: 574594

FESTO

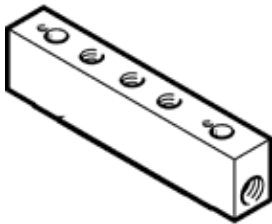

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	10,5 mm
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0,45 Nm
Produktgewicht	220 g
Pneumatischer Anschluss 3	M7
Pneumatischer Anschluss 5	M7
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Platte	Aluminium-Knetlegierung