 



# Vertikal-Entlüftungsplatte VABF-L1-P7A13-G18

Teilenummer: 574595

FESTO

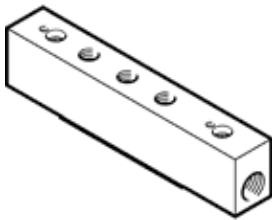

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	16 mm
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0,65 Nm
Produktgewicht	350 g
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Pneumatischer Anschluss 5	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Platte	Aluminium-Knetlegierung