


Klemmleiste NECU-L3G7-C1

Teilenummer: 576319

FESTO

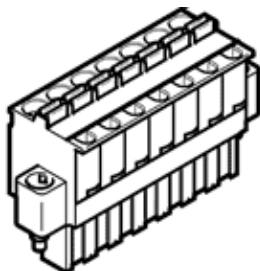

Datenblatt

Merkmal	Wert
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
Anschlusshäufigkeit	100
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	12,8 g
Elektrischer Anschluss	7-polig Federzugklemme Stecker gerade
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 30 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	12 A
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Anschlussquerschnitt	0,2 ... 2,5 mm ²
Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung verzinkt