


Anschlussblock VABM-B10-20S-G14-8

Teilenummer: 576423

★ Kernprogramm

FESTO

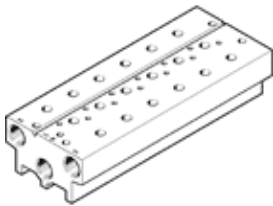

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Rastermaß | 22 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 8 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produktgewicht | 917 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 5 | G1/4 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |