


Steckhülse NPQH-D-S12-E-P10

Teilenummer: 578321

FESTO

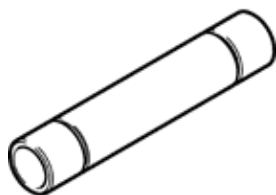

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	10 mm
Einbaulage	beliebig
Bauform	Gerade Form
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 2 MPa -0,95 ... 20 bar -13,775 ... 290 psi
Hinweis zum Betriebsdruck	Wasser: max. 0,6 MPa bei 0 - 50 °C
Zertifikat ausstellende Stelle	NSF C0523185
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser (flüssig, eisfrei)
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Reinraumklasse	Dieses Produkt ist ein statisches Objekt, eine aktive Partikelerzeugung ist bei sachgerechter Anwendung nicht möglich. Produkt vor Einsatz in Reinraumumgebung reinigen und auf korrekte Installation achten.
Lebensmitteltauglichkeit	siehe Konformitätserklärung NSF/ANSI 169
Umgebungstemperatur	0 ... 150 °C
Produktgewicht	16,1 g
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse Durchmesser 12 mm
Pneumatischer Anschluss 2	Steckhülse Durchmesser 12 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing, chemisch vernickelt