


L-Schnellverschraubung GCK-3/8-PK-9-KU

Teilenummer: 6272

FESTO

Polymerausführung.

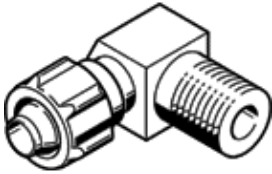

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nennweite | 8 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | L-Form |
| Gebindegröße | 10 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde R3/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Stecknippel Innendurchmesser 9 mm mit Mutter |
| Werkstoff Überwurfmutter | POM |
| Werkstoff Einschraubzapfen | POM |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |