


Gabelkopf SG-M4

Teilenummer: 6532

FESTO

mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung
(kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140.

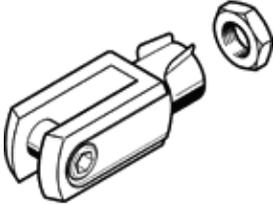

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M4
Basierend auf Norm	ISO 8140
Entspricht Norm	DIN 71752
Gewindeanschluss	Innengewinde M4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
RSBP-Klassifizierung nach CD-0033	F1
Umgebungstemperatur	-40 ... 150 °C
Produktgewicht	8 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Bolzen	Stahl verzinkt
Werkstoff Gabel	Stahl verzinkt
Werkstoff Mutter	Stahl verzinkt