 



Fronttafelventil SV-3-M5

Teilenummer: 6817

FESTO

Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet. Vakuumschluss an 1 (P).

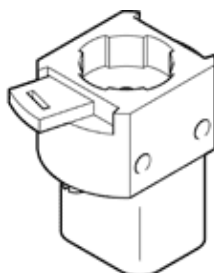

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart	manuell
Normalnenndurchfluss	65 l/min
Betriebsdruck Mpa	-0,095 ... 0,8 MPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Rückstellfeder
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite	2 mm
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Überdeckung	positive Überdeckung
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Betätigungskraft	12 N
Produktgewicht	40 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Messing