


# Vielfachdose KDVF-5

Teilenummer: 7562

FESTO

für Vielfach-Schlauchverbindung von Kunststoffschläuchen der NW 2,  
3 und 4.

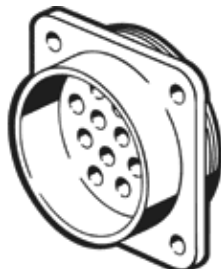

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	4 mm
Betriebsdruck	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	21 g
Max. Anschlüsse	5
Pneumatischer Anschluss	PK-2 PK-3 PK-4
Farbe	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform