

Getriebe


EMGC-40-P-G16-SEC-67

Teilenummer: 8000599

Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2026. Alternativprodukt siehe Support Portal.

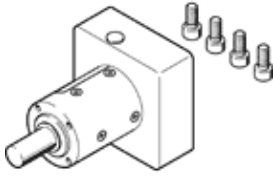

Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	40 mm
Flanschgröße Motor	67 mm
Verdrehspiel	0,67 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	16:1
Max. Antriebsdrehzahl	6.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-20 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	14 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,04 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	17,5 Nm
Max. Wirkungsgrad	92 %
Verdrehsteifigkeit	0,85 Nm/arcmin
Produktgewicht	550 g
Schnittstellencode Motor Out	40G
Schnittstellencode Motor In	67A
Werkstoffhinweis	RoHS konform