

# Getriebe


## EMGC-60-P-G40-SEC-67

Teilenummer: 8000622

Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2026. Alternativprodukt siehe Support Portal.

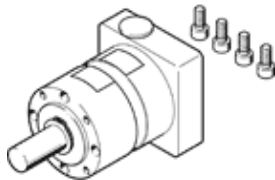

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	60 mm
Flanschgröße Motor	67 mm
Verdrehspiel	0,67 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	40:1
Max. Antriebsdrehzahl	6.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-20 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	42 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,29 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	52 Nm
Max. Wirkungsgrad	92 %
Verdrehsteifigkeit	2,4 Nm/arcmin
Produktgewicht	1.200 g
Schnittstellencode Motor Out	60H
Schnittstellencode Motor In	67A
Werkstoffhinweis	RoHS konform