


Verbindungsleitung NEBC-S1G25-K-1.0-N-S1G25

Teilenummer: 8001374

FESTO

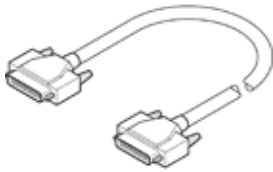

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Leistungsbezeichnung | ohne Schildträger |
| Elektrischer Anschluss | 25-polig Stecker gerade Sub-D / Sub-D |
| Elektrischer Anschluss 1, Funktion | Feldgeräteseite |
| Elektrischer Anschluss 1, Bauform | eckig |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Stecker |
| Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang | Gerade |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik | Sub-D |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern | 25 |
| Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern | 25 |
| Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart | 2x Schraube 4-40 UNC |
| Elektrischer Anschluss 2, Funktion | Steuerungsseite |
| Elektrischer Anschluss 2, Bauform | eckig |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart | Dose |
| Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang | Gerade |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik | Sub-D |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern | 25 |
| Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern | 25 |
| Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart | 2x Schraube 4-40 UNC |
| Nennbetriebsspannung DC | 24 V |
| Strombelastbarkeit bei 40°C | 1 A |
| Kabellänge | 1 m |
| Leitungseigenschaft | Standard |
| Kabeldurchmesser | 7 mm |
| Kabelaufbau | geschirmt |
| Schutzart | IP40 |
| Hinweis zur Schutzart | in montiertem Zustand |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 70 °C |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-RoHS-RL |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK RoHS Vorschriften |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoff Kabelmantel | PVC |
| Farbe Kabelmantel | grau |
| Farbe Gehäuse | grau |