


# Verbindungsleitung NEBC-S1G25-K-5.0-N-S1G25

Teilenummer: 8001376

FESTO

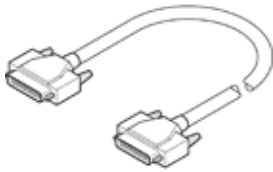

## Datenblatt

| Merkmal                                      | Wert  |
|--|---|
| Leistungsbezeichnung                         | ohne Schildträger                           |
| Elektrischer Anschluss                       | 25-polig<br>Stecker gerade<br>Sub-D / Sub-D |
| Elektrischer Anschluss 1, Funktion           | Feldgeräteseite                             |
| Elektrischer Anschluss 1, Bauform            | eckig                                       |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart       | Stecker                                     |
| Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang        | Gerade                                      |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik   | Sub-D                                       |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern  | 25  |
| Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern | 25  |
| Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart    | 2x Schraube 4-40 UNC                        |
| Elektrischer Anschluss 2, Funktion           | Steuerungsseite                             |
| Elektrischer Anschluss 2, Bauform            | eckig                                       |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart       | Dose  |
| Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang        | Gerade                                      |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik   | Sub-D                                       |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern  | 25  |
| Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart    | 2x Schraube 4-40 UNC                        |
| Nennbetriebsspannung DC                      | 24 V  |
| Strombelastbarkeit bei 40°C                  | 1 A   |
| Kabellänge                                   | 5 m   |
| Leitungseigenschaft                          | Standard                                    |
| Kabeldurchmesser                             | 7 mm  |
| Kabelaufbau                                  | geschirmt                                   |
| Schutzart                                    | IP40  |
| Hinweis zur Schutzart                        | in montiertem Zustand                       |
| Umgebungstemperatur                          | 0 ... 70 °C                                 |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)     | nach EU-RoHS-RL                             |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)   | nach UK RoHS Vorschriften                   |
| LABS-Konformität                             | VDMA24364-Zone III                          |
| Werkstoffhinweis                             | RoHS konform                                |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK           | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung           |
| Werkstoff Kabelmantel                        | PVC   |
| Farbe Kabelmantel                            | grau  |
| Farbe Gehäuse                                | grau  |