


# L-Steckverschraubung QSL-G1/4-8-C35

Teilenummer: 8005392

FESTO

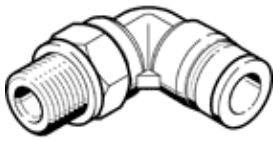

## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert  |
|--|---|
| Baugröße                                   | Standard  |
| Nennweite                                  | 3,5 mm  |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | Dichtring   |
| Einbaulage                                 | beliebig  |
| Gebindegröße                               | 10  |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip                                       |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 16 bar  |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]                  |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich                                 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1   |
| Umgebungstemperatur                        | -20 ... 80 °C   |
| Max. Anziehdrehmoment                      | 15 Nm   |
| Produktgewicht                             | 274 g   |
| Pneumatischer Anschluss                    | Außengewinde G1/4<br>für Schlauch Außendurchmesser 8 mm |
| Farbe Lösering                             | schwarz   |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform  |
| Werkstoffinformation Gehäuse               | Messing<br>vernickelt                                   |
| Werkstoffinformation Gewindedichtung       | NBR   |
| Werkstoffinformation Schlauchdichtung      | NBR   |
| Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment  | hochlegierter Stahl rostfrei                            |