


Linienportal YXCL-4

Teilenummer: 8024302

FESTO

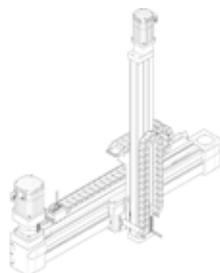

Datenblatt

| Merkm | Wert |
|---|--|
| Erforderliche Ebenheit der Anbauflächen | 0,1 mm/m |
| Einbaulage | waagrecht |
| Konstruktiver Aufbau | Linienportalsystem mit elektrischen und pneumatischen Antriebsmodulen |
| Einschaltdauer | 100 % |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 90 % |
| Umgebungstemperatur | 5 ... 45 °C |
| Wartungsintervall | 2.500 km |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Adapterplatte | Aluminium, eloxiert Stahl, beschichtet |
| Werkstoff Befestigungswinkel | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Energieketten | PA-verstärkt |