


# Magnetspule VACS-C-C1-1A

Teilenummer: 8025335

FESTO

Anschlussbild Form C, nach EN 175 301, 24 V AC/50-60 Hz.

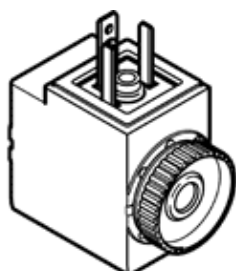

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Entspricht Norm	IEC 61010-1
Einschaltdauer	100 %
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	24 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,5 VA, Halteleistung 1,8 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur	-10 - 50 °C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 50 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	35,8 g
Elektrischer Anschluss	Anschlussbild Form C nach EN 175301-803 nach EN 175301-803
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA Stahl
Werkstoff Magnetspule	Kupfer Stahl Thermoplast
Werkstoff Wicklung	Kupfer