


# Drossel VFFG-T-M5-10

Teilenummer: 8025713

FESTO

Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.

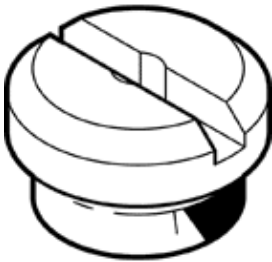

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Befestigungsart	mit Gewinde
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	40,8 l/min
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Nennweite	1,05 mm
b-Wert	0,5
C-Wert	0,14 l/sbar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Produktgewicht	0,5 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Hohlchraube	PA