


# Anschlussblock VABM-B10-25E-G12-6

Teilenummer: 8026247

FESTO

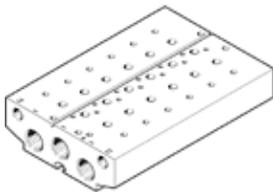

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	27,5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	6
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	2.115 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12	G1/8
Anschluss Steuerluft 14	G1/8
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 3	G1/2
Pneumatischer Anschluss 5	G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung